


# Z 1455 /...

Halterung  
Bracket  
Support

Mat.: 3.4365

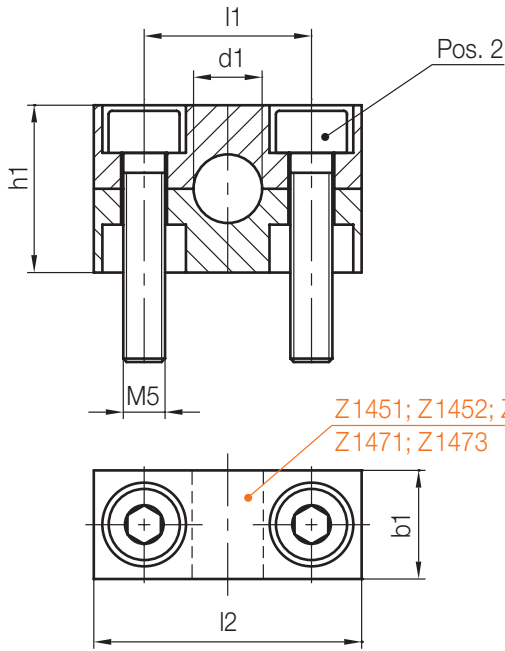

Z1451; Z1452; Z1453; Z1454;  
Z1471; Z1473




Z 1451	Z 1452	Z 1453	Z 1454	Z 1471	Z 1473	Pos. 2	h1	b1	l2	l1	d1	Nr./No.
					X	Z31/5x22	20	13	32	20	6,5	Z1455/20x 6,5
X	X	X	X	X							8	20x 8
				X							8,2	20x 8,2
				X							10	20x10
				X		Z31/5x30	25	14	36	24	12,2	24x12,2
				X		Z31/5x35	30		45	30	18,2	30x18,2

# Z 1457 /...

Anschlusskasten  
Wiring box  
Boîte de raccordement


max. °C: 125

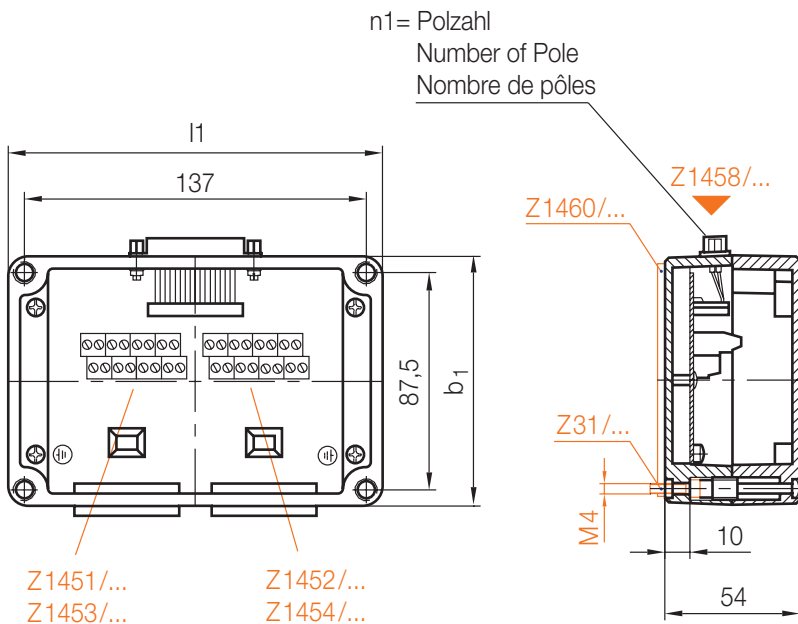

n1	b1	l1	Nr./No.
25	100	150	Z1457/25x100x150

# Z1458/...

Anschlusskabel, Sub-D  
 Connection cable, Sub-D type socket & plug  
 Câble de connexion, Sub-D

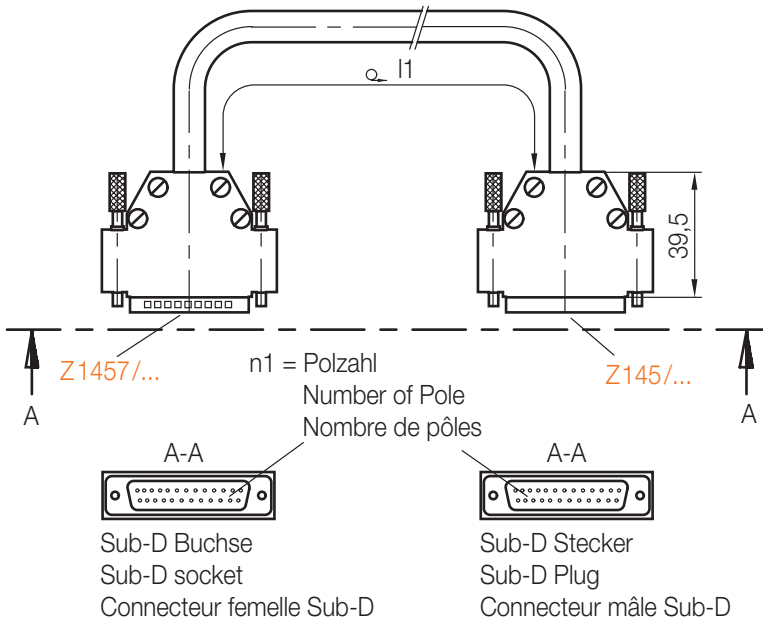



n1	l1	Nr./No.
25	3000	Z1458/25x3000

# Z1460/...

Wärmeisolierplatte, für Anschlusskasten  
 Thermal insulating sheet, for wiring box  
 Plaque isolante, Boîte de raccordement

Mat.: Kunstharz/Glasfaser  
 Synthetic resin/Glass fibre  
 Résine synthétique/Fibre de verre


$\lambda = 0,18 \text{ W/mK}$   
 max. °C: 220

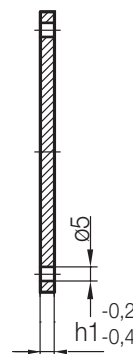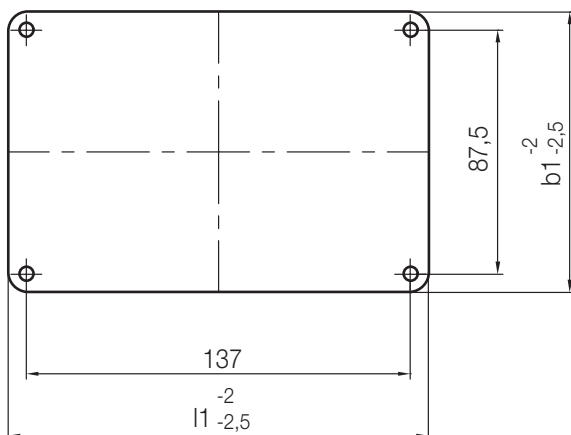

Sicherheitsdatenblatt  
 Safety data sheet  
 Fiche de données de sécurité

[www.hasco.com](http://www.hasco.com)


b1	l1	h1	Nr./No.
100	150	5	Z1460/100x150x5

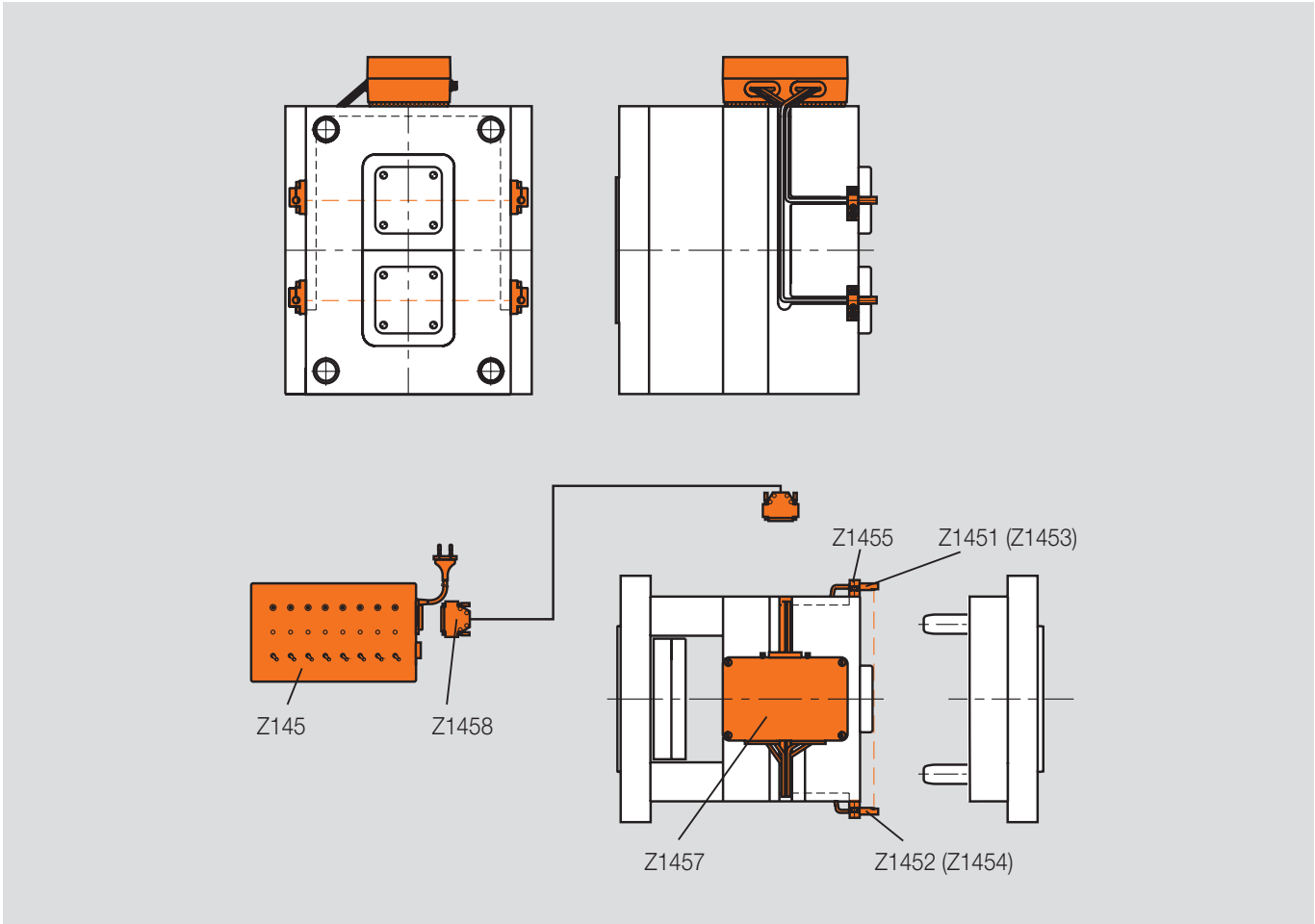



# Z145/...

Infrarot-Steuergerät  
Infrared control unit  
Unité de contrôle à infrarouges

230 V~

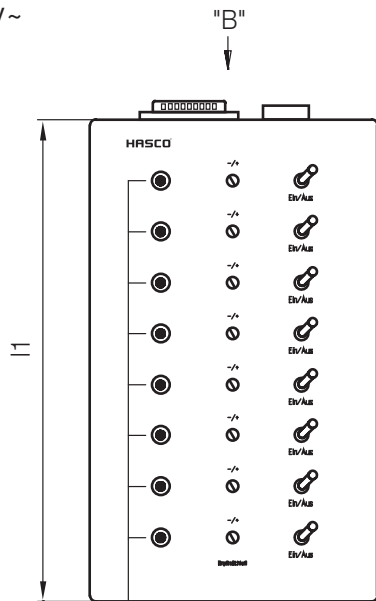

n1= Anzahl Kanäle  
No. of channels  
Canaux

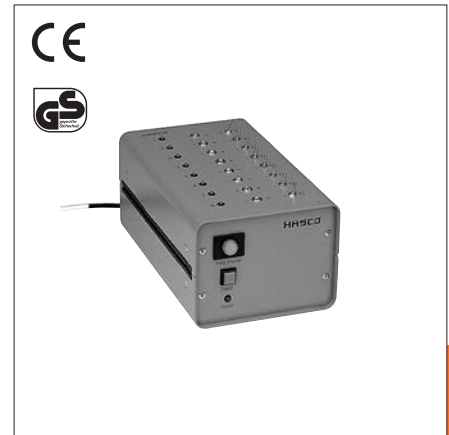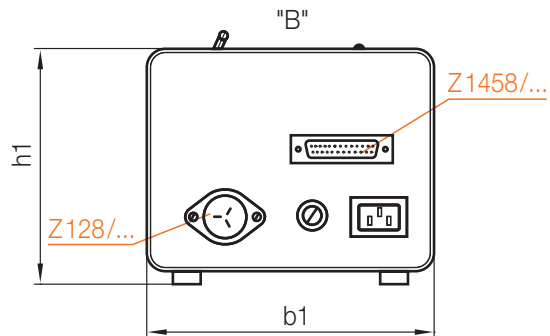

7

h1	b1	l1	n1	Nr./No.
130	160	260	4	Z145/4
			8	8