


Z85 /...

PVC-Schlauch, transparent - weiß, mit Gewebeeinlage
 Plastic hose, transparent - white, textile reinforced
 Tuyau en PVC, transparent - blanc, avec armure textile

Mat.: PVC

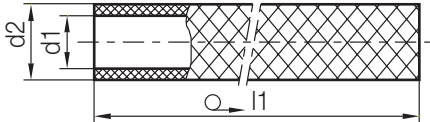


Medium	max. C°
Luft/air/air	60
Öl/oil/huile	-
Wasser/water/eau	60

style	p [bar]	min. r	l1	d2	d1	Nr./No.
Transparent, weiß	19	25	25000	9	5	Z85/ 5
Transparent, white		35		15	9	9
Transparent, blanc	15	60		20	13	13
	12	90		26	19	19

Z850 /...

PVC-Schlauch, transparent - blau, mit Gewebeeinlage
 Plastic hose, transparent - blue, textile reinforced
 Tuyau en PVC, transparent - bleu, avec armature textile

Mat.: PVC

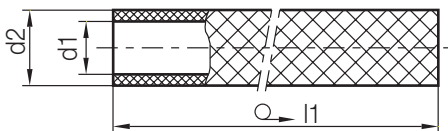

Medium	max. C°
Luft/air/air	60
Öl/oil/huile	-
Wasser/water/eau	60

Neu / New / Nouveau

style	p [bar]	min. r	d2	d1	l1	Nr./No.
Transparent, blau	19	35	15	9	25000	Z850/ 9x25000
Transparent, blue	15	60	20	13		13x25000
Transparent, bleu	12	90	26	19		19x25000

Firma/Company/Société: _____

Zuständig/Contact/Responsable: _____

Tel.: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Datum/Date: _____

Bestellung/Order/Commande Nr./No.: _____ Anfrage/Quotation/Demande

Schlauchmontage in Sonderanfertigung



Pro Schlauchvariante bitte ein Formular benutzen!

Specially made hose fittings

Please use one form for each hose variant!

Montage de tuyau dans le modèle spécial

Veuillez utiliser un formulaire par variante de tuyau!

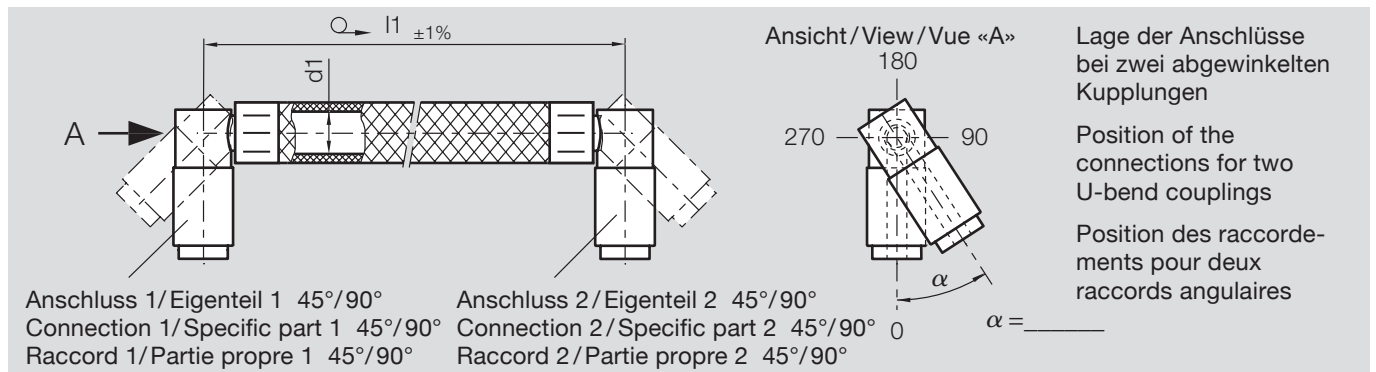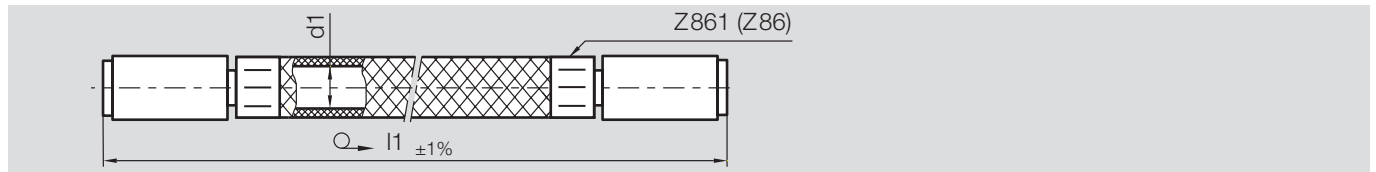

Lage der Anschlüsse bei zwei abgewinkelten Kupplungen
Position of the connections for two U-bend couplings
Position des raccords pour deux raccords angulaires

Anschluss-Typ Connection type Type de raccord	Best.-Nr. Order No. N° de commande	Befestigt mit/ Fastened with/Fixé avec Z86 Z861	
Anschluss 1/Eigenteil 1 Connection 1/Specific part 1 Raccord 1/Partie propre 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anschluss 2/Eigenteil 2 Connection 2/Specific part 2 Raccord 2/Partie propre 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bestellbeispiel: Z85/9x470/S

Order example: Z85/9x470/S

Exemple de com.: Z85/9x470/S

Stück/Piece	Typ/Type	d1	l1	S
	/		x	/ S

Typ	d1	Z86	Z861
Z85	9	Z86/ 9	Z861/ 9x16
Z851	13	Z86/13	Z861/13x22
Z852	19	Z86/19	Z861/19x28
Z853	9	Z86/ 9	Z861/ 9x16
	13	Z86/13	Z861/13x19,5
	19	Z86/19	Z861/19x28
Z854	9	Z86/ 9	Z861/ 9x16
	13	Z86/13	Z861/13x19,5

Im Bedarfsfall Skizze beifügen.
Katalogwerte (Druck, Temperatur) werden von HASCO gewährleistet bei Verwendung von HASCO-Teilen und Verquetschung mit Z861.
Eine Gewährleistung für Druck und Temperatur bei der Verwendung mit Schlauchschelle Z86 wird nicht gegeben.

If required, enclose diagram.
List values (pressure, temperature) are guaranteed by HASCO when using HASCO parts and crushing with Z861.
A warranty for pressure and temperature when using hose clip Z86 is not provided.

En cas de besoin, joindre un dessin.
Les valeurs visées dans les catalogues (pression, température) sont garanties par HASCO en cas d'utilisation de pièces HASCO et d'écrasement avec Z861.
Une garantie de pression et de température ne sera pas donnée en cas d'utilisaitin de collier de serrage Z 86.